
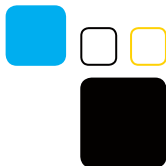


**DYMO****Rhino<sup>®</sup> 5200**

Profesjonelt merkemaskin

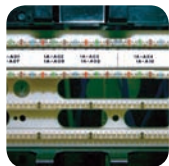

Vis arbeidet ditt frem fra sin beste side med RHINO 5200  
– Konstruert for yrkesmontører som arbeider under ubekvemme forhold.

## Rhino 5200

- 1 DYMO<sup>®</sup>s eksklusive hurtigtaster** gir etikettene automatisk rett størrelse, tegnastand og format for ledninger og kabler, rekkeklemmer, elektriske paneler og patchpaneler, 110-blokker, vertikale bruksområder og bruksområder med fast lengde.
- 2 Forhåndsprogrammert symbolbibliotek med over 100** gjør at du alltid har bransjesymboler, tegnsetting, valuta og brøker for hånden.
- 3 Lagre mer enn 100 tilpassede etiketter** utskrift etter behov der du arbeider.
- 4 Intelligente varsler på skjermen** bidrar til å hindre feil og bortkastede etiketter.
- 5 Stort to-linjers tekstvindu** – Stort to-linjers tekstvindu
- 6 Slår seg automatisk av** for å gi batteriet lengst mulig levetid.
- 7 Skriver ut på 6 til 19 mm brede Rhino-tape** med industristyrke.
- 8 Skriver ut Code 39- og Code 128- strekkoder** på 19 mm tape.
- 9 Innbygd støtsikker gummikappe** som ikke glir, beskytter merkemaskinen mot fall og røffe forhold.



- Datakommunikasjon
- Elektrisk
- Vedlikehold av anlegg
- Profesjonell audiovisuell
- Sikkerhet

## Bruksområder



Flate overflater    Buede overflater    Kabel

### Fleksibel nylon 12mm • 19mm

Delnr./Ei-nr.	Beskrivelse	Lengde
S0718100/1861653	Hvit fleksibel nylontape 12 mm	3,5m
S0718120/1861654	Hvit fleksibel nylontape 19 mm	3,5m
S0718080/1861620	Gul fleksibel nylontape 12 mm	3,5m
S0718090/1861621	Gul fleksibel nylontape 19 mm	3,5m

### Permanent polyester 9mm • 12mm • 19mm

Delnr./Ei-nr.	Beskrivelse	Lengde
S0718240/1861625	Hvit permanent polyestertape 9 mm	5,5m
S0718210/1861543	Hvit permanent polyestertape 12 mm	5,5m
S0718220/1861542	Hvit permanent polyestertape 19 mm	5,5m
S0718160/1861541	Blank permanent polyestertape 9 mm	5,5m
S0718170/1861621	Metallisk permanent polyestertape 9 mm	5,5m
S0718180/1861624	Metallisk permanent polyestertape 12 mm	5,5m
S0718200/1861625	Metallisk permanent polyestertape 19 mm	5,5m

### Vinyl 9mm • 12mm • 19mm

Delnr./Ei-nr.	Beskrivelse	Lengde
S0718580/1861638	Hvit vinyl 9 mm	5,5m
S0718600/1861639	Hvit vinyl 12 mm	5,5m
S0718620/1861640	Hvit vinyl 19 mm	5,5m
S0718440/1861626	Gul vinyl 9 mm	5,5m
S0718450/1861627	Gul vinyl 12 mm	5,5m
S0718470/1861628	Gul vinyl 19 mm	5,5m
S0718480/1861629	Oransje vinyl 9 mm	5,5m
S0718490/1861630	Oransje vinyl 12 mm	5,5m
S0718500/1861631	Oransje vinyl 19 mm	5,5m
S0718510/1861632	Rød vinyl 9 mm	5,5m
S0718520/1861633	Rød vinyl 12 mm	5,5m
S0718530/1861634	Rød vinyl 19 mm	5,5m
S0718550/1861635	Grønn vinyl 9 mm	5,5m
S0718560/1861636	Grønn vinyl 12 mm	5,5m
S0718570/1861637	Grønn vinyl 19 mm	5,5m

### Krympestrømpe 6mm • 9mm • 12mm • 19mm

Delnr./Ei-nr.	Beskrivelse	Kabeldiameter	Lengde
S0718260/1861646	Hvit krympestrømpe 6 mm	Min. 1,18mm, maks. 2,33mm	1,5m
S0718280/1861648	Hvit krympestrømpe 9 mm	Min. 1,73mm, maks. 3,73mm	1,5m
S0718300/1861650	Hvit krympestrømpe 12 mm	Min. 2,97mm, maks. 5,13mm	1,5m
S0718330/1861652	Hvit krympestrømpe 19 mm	Min. 4,64mm, maks. 8,70mm	1,5m
S0718270/1861645	Gul krympestrømpe 6 mm	Min. 1,18mm, maks. 2,33mm	1,5m
S0718290/1861647	Gul krympestrømpe 9 mm	Min. 1,73mm, maks. 3,73mm	1,5m
S0718310/1861649	Gul krympestrømpe 12 mm	Min. 2,97mm, maks. 5,13mm	1,5m
S0718340/1861651	Gul krympestrømpe 19 mm	Min. 4,64mm, maks. 8,70mm	1,5m

### Ikke-klebende merkelapp 6mm • 9mm • 12mm • 19mm

Delnr./Ei-nr.	Beskrivelse	Lengde
S0718350/1861669	Hvit ikke-klebende merkelapp 6 mm	5,5m
S0718360/1861670	Hvit ikke-klebende merkelapp 9 mm	5,5m
S0718380/1861663	Hvit ikke-klebende merkelapp 12 mm	5,5m
S0718390/1861671	Hvit ikke-klebende merkelapp 19 mm	5,5m
S0718400/1861672	Gul ikke-klebende merkelapp 6 mm	5,5m
S0718410/1861673	Gul ikke-klebende merkelapp 9 mm	5,5m
S0718420/1861674	Gul ikke-klebende merkelapp 12 mm	5,5m
S0718430/1861675	Gul ikke-klebende merkelapp 19 mm	5,5m

### Etikettfarger



## Etiketter som kleber seg fast og som blir sittende

Det er enkelt å bruke de supersterke Rhino-tapene. Takket være lim med industristyrke gir de den varige holdbarheten og lesbarheten du forventer for en mengde bruksområder. For å oppfylle dine høye krav er RHINO-tapene konstruert slik at de kun kan brukes med RHINO-merkemaskin, og er spesielt laget for å sitte og vare på en rekke overflater (glatte, buede, strukturerte og svært strukturerte).

- Lim med industristyrke gjør at etikettene kleber seg fast og blir sittende – under barske forhold på arbeidsplassen.
- Termisk overføringsteknologi produserer etiketter som er holdbare og ikke lar skriften smøres utover, og som tåler kjemikalier, løsemidler, varme, UV og mye mer.

## Ideelle bruksområder for tapene

### Fleksibel nylon

Ledninger, kabler, buede og svært strukturerte overflater

### Permanent polyester

Plane overflater som paneler; strukturerte og ru overflater; kan brukes utendørs

### Vinyl

Plane og buede overflater; kan brukes utendørs

### Krympestrømper

Ledninger og kabler; glir på og blir sittende

### Ikke-klebende merkelapper

I innlegg og andre bruksområder der de ikke behøver å limes på



Splittet underlag som er enkelt å fjerne

RHINO5200 ENKEL ENHET (1 ESKE)	RHINO5200 KOFFERTSETT
S0841480/1866300	S0841420/1866301
EAN: 3501170841488	EAN: 3501170841426
Esken inneholder: Rhino 5200 merkemaskin Brukerveiledning på CD-rom Hurtigreferanse 19 mm hvit fleksibel nylontape	Koffertsett inneholder: Rhino 5200 merkemaskin Brukerveiledning på CD-rom Hurtigreferanse 19 mm hvit fleksibel nylontape 12 mm hvit vinyltape Oppladbare litium-ionbatteripakke Strømadapter

**JFK** SIVILINGENIØR  
**NUDTZEN AS**  
*Kan Du Merke Det*

Du får mer informasjon eller nærmeste distributør på [www.dymo.com](http://www.dymo.com) eller ved å ringe oss på telefon +47 22 97 17 10.

Newell Rubbermaid  
Stamholmen 157  
DK-2650 Hvidovre

**Newell Rubbermaid**  
Brands That Matter