



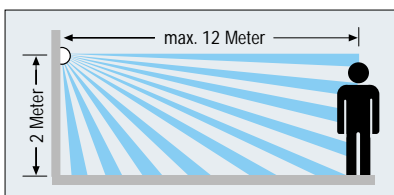

IS 180-2, INOX-Look, schwarz und weiß

## IS 180-2

Eleganz und Sicherheit zeichnen den IS 180-2 aus. Dieser moderne Sensor ist mit zwei IR-Detektoren ausgestattet. Sein Erfassungswinkel beträgt 180° bei einem Öffnungswinkel von 90°.

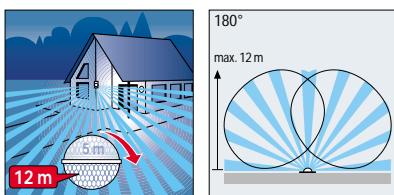

Dämmerungs-,  
Zeiteinstellung



Reduzierung des  
Erfassungswinkels

## IS 180-2

Abmessungen: 120 x 76 x 56 mm  
(H x B x T)

Leistung: max. 1000 W (ohmsche Last, z.B. Glühlampe)  
max. 500 W (unkompensiert, induktiv,  $\cos \varphi = 0,5$ , z.B. Leuchtstofflampen)  
max. 600 W (EVGs, kapazitiv, z.B. Energiesparlampen, max. 5 Stück)

Netzanschluss: 230 – 240 V, 50 Hz

Erfassungswinkel: 180° mit 90° Öffnungswinkel

Reichweite: 2 Grundeinstellungen: max. 12 m oder 5 m

Dämmerungs-  
einstellung: 2 – 2000 Lux

Zeiteinstellung: 10 sek. – 15 min.

Schutzart: IP 54

Art.-Nr.: 603113 schwarz  
603212 weiß  
603618 INOX-Look

Inklusive  
Eckwandhalter

