


► Basisdaten

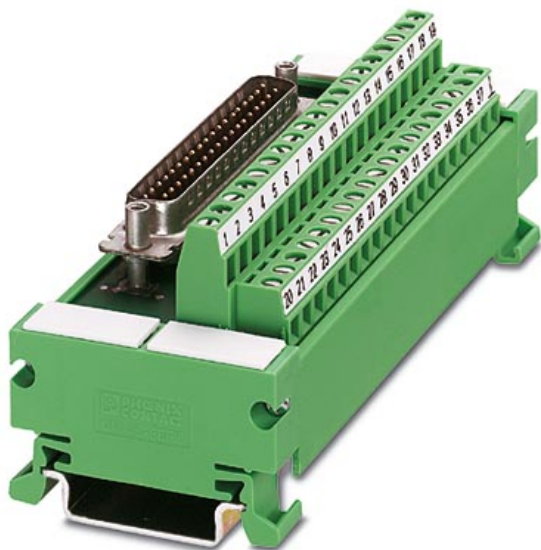

VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und D-Subminiatur-Stiftleiste, zur Montage auf NS 35/7.5, Polzahl 15

Abbildung zeigt die Variante UM 45-D37SUB/S

| | |
|---------------|----------------|
| Artikelnummer | 2962780 |
| Typ | UM 45-D15SUB/S |

| | |
|--------------------|---------------|
| EAN-Nummer | 4017918087449 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Zolltarifnummer | 85369010000 |

► Technische Daten

Allgemeine Daten

| | |
|----------------------------------|--|
| Nennspannung U_N | 125 V |
| Max. Strombelastbarkeit je Zweig | 2,5 A |
| Polzahl | 15 |
| Länge | 45 mm |
| Breite | 65 mm |
| Höhe | 42 mm |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 ° C ... 50 ° C |
| Prüfspannung Eingang/Ausgang | 2,5 kV AC |
| Einbaulage | beliebig |
| Normen/Bestimmungen | IEC 664/IEC 664 A/DIN VDE 0110; DIN VDE 0160 (in Teilen) |

Anschlussdaten

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Anschluss 1 | Printanschluss |
| Anschluss gemäß Norm | IEC/ DIN VDE |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,14 mm ² |
| Leiterquerschnitt starr max | 1,5 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel min | 0,14 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel max | 1,5 mm ² |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil min | 26 |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil max | 16 |
| Abisolierlänge | 6 mm |
| Schraubengewinde | M 3 |
| Anschluss 2 | D-SUB-Steckanschluss |
| Anschlussart | steckbar |

► Approbationen

Approbationslogos



UL


| | |
|--------------------|--------------|
| Bemerkung | Field wiring |
| Nennspannung U_N | 125 V |
| Nennstrom I_N | 2,5 A |
| AWG/kcmil | 30-14 |

CUL

| | |
|--------------------|--------------|
| Bemerkung | Field wiring |
| Nennspannung U_N | 125 V |
| Nennstrom I_N | 2,5 A |
| AWG/kcmil | 30-14 |

▶ Zeichnungen

Schaltplan

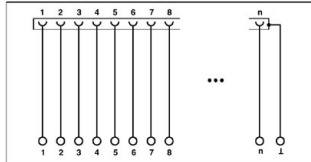

► Zubehör

| Artikel | Bezeichnung | Beschreibung |
|---------------------|-------------------------------|---|
| Allgemein | | |
| 2302421 | CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... | Geschirmtes Rundkabel konfektioniert mit zwei D-SUB-Buchsenleisten |
| Kabel/Leiter | | |
| 2302340 | CABLE D-SUB-S/.../.../... | Geschirmtes Rundkabel konfektioniert mit einer D-SUB-Buchsen- und Stiftleiste |
| 2302052 | CABLE-D15SUB/B/S/50/KONFEK/S | Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 15-poliger D SUB-Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 0,5 m |
| 2302065 | CABLE-D15SUB/B/S/100/KONFEK/S | Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 15-poliger D SUB-Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 1 m |
| 2302078 | CABLE-D15SUB/B/S/150/KONFEK/S | Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 15-poliger D SUB-Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 1,5 m |
| 2302081 | CABLE-D15SUB/B/S/200/KONFEK/S | Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 15-poliger D SUB-Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 2 m |
| 2302094 | CABLE-D15SUB/B/S/300/KONFEK/S | Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 15-poliger D SUB-Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 3 m |
| 2302104 | CABLE-D15SUB/B/S/400/KONFEK/S | Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 15-poliger D SUB-Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 4 m |
| 2302117 | CABLE-D15SUB/B/S/600/KONFEK/S | Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 15-poliger D SUB-Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 6 m |

► Adresse

Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>

© Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten