


► Basisdaten

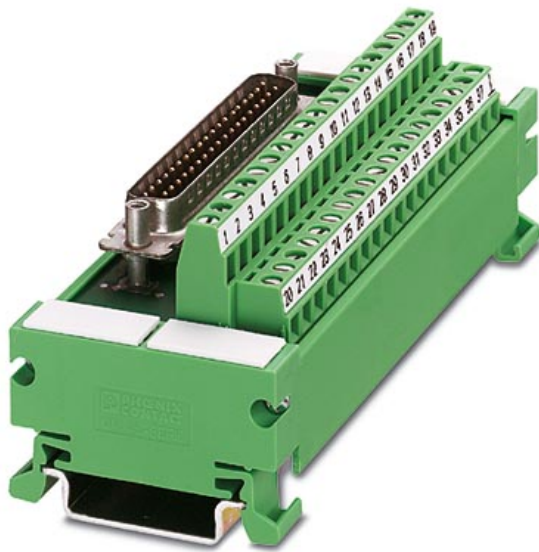

VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und D-Subminiatur-Stiftleiste, zur Montage auf NS 35/7.5, Polzahl 37

Artikelnummer	2962803
Typ	UM 45-D37SUB/S

EAN-Nummer	4017918087463
Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	85369010000

► Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennspannung U_N	125 V
Max. Strombelastbarkeit je Zweig	2,5 A
Polzahl	37
Länge	45 mm
Breite	121 mm
Höhe	42 mm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 ° C ... 50 ° C
Prüfspannung Eingang/Ausgang	2,5 kV AC
Einbaulage	beliebig
Normen/Bestimmungen	IEC 664/IEC 664 A/DIN VDE 0110; DIN VDE 0160 (in Teilen)

Anschlussdaten

Anschluss 1	Printanschluss
Anschluss gemäß Norm	IEC/ DIN VDE
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	16
Abisolierlänge	6 mm
Schraubengewinde	M 3
Anschluss 2	D-SUB-Steckanschluss
Anschlussart	steckbar

► Approbationen

Approbationslogos



UL


Bemerkung	Field wiring
Nennspannung U_N	125 V
Nennstrom I_N	2,5 A
AWG/kcmil	30-14

CUL

Bemerkung	Field wiring
Nennspannung U_N	125 V
Nennstrom I_N	2,5 A
AWG/kcmil	30-14

▸ Zeichnungen

Schaltplan

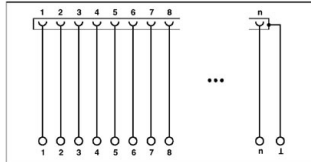

► Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
2302421	CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../...	Geschirmtes Rundkabel konfektioniert mit zwei D-SUB-Buchsenleisten
Kabel/Leiter		
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Geschirmtes Rundkabel konfektioniert mit einer D-SUB-Buchsen- und Stiflleiste
2302191	CABLE-D37SUB/B/S/50/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 37-poliger D SUB Buchsen- und Stiflleiste, Kabellänge: 0,5 m
2302201	CABLE-D37SUB/B/S/100/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 37-poliger D SUB Buchsen- und Stiflleiste, Kabellänge: 1 m
2302214	CABLE-D37SUB/B/S/150/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 37-poliger D SUB Buchsen- und Stiflleiste, Kabellänge: 1,5 m
2302227	CABLE-D37SUB/B/S/200/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 37-poliger D SUB Buchsen- und Stiflleiste, Kabellänge: 2 m
2302230	CABLE-D37SUB/B/S/300/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 37-poliger D SUB Buchsen- und Stiflleiste, Kabellänge: 3 m
2302243	CABLE-D37SUB/B/S/400/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 37-poliger D SUB Buchsen- und Stiflleiste, Kabellänge: 4 m
2302256	CABLE-D37SUB/B/S/600/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 37-poliger D SUB Buchsen- und Stiflleiste, Kabellänge: 6 m

► Adresse

Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>

© Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten