


## ► Basisdaten

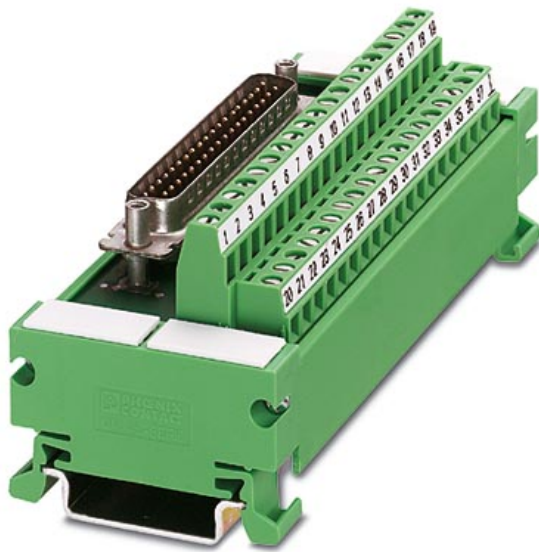

VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und D-Subminiatur-Stiftleiste, zur Montage auf NS 35/7.5, Polzahl 9

Abbildung zeigt die Variante UM 45-D37SUB/S

Artikelnummer	2962777
Typ	UM 45-D 9SUB/S

EAN-Nummer	4017918087432
Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	85369010000

## ► Technische Daten

### Allgemeine Daten

Nennspannung $U_N$	125 V
Max. Strombelastbarkeit je Zweig	2,5 A
Polzahl	9
Länge	45 mm
Breite	54 mm
Höhe	42 mm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 ° C ... 50 ° C
Prüfspannung Eingang/Ausgang	2,5 kV AC
Einbaulage	beliebig
Normen/Bestimmungen	IEC 664/IEC 664 A/DIN VDE 0110; DIN VDE 0160 (in Teilen)

**Anschlussdaten**

---

Anschluss 1	Printanschluss
Anschluss gemäß Norm	IEC/ DIN VDE
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt starr max	1,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel min	0,14 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel max	1,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	16
Abisolierlänge	6 mm
Schraubengewinde	M 3
Anschluss 2	D-SUB-Steckanschluss
Anschlussart	steckbar

---

## ► Approbationen

---

### Approbationslogos



#### UL

Bemerkung	Field wiring
Nennspannung $U_N$	125 V
Nennstrom $I_N$	2,5 A
AWG/kcmil	30-14

---

#### CUL


Bemerkung	Field wiring
Nennspannung $U_N$	125 V
Nennstrom $I_N$	2,5 A
AWG/kcmil	30-14

---

## ▸ Zeichnungen

---

### Schaltplan

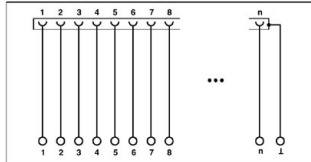

## ► Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
<b>Allgemein</b>		
2302421	CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../...	Geschirmtes Rundkabel konfektioniert mit zwei D-SUB-Buchsenleisten
2299987	CABLE-D 9SUB/B/S/50/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 9-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge : 0,5 m
2299990	CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 9-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge : 1 m
<b>Kabel/Leiter</b>		
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Geschirmtes Rundkabel konfektioniert mit einer D-SUB-Buchsen- und Stiftleiste
2300009	CABLE-D 9SUB/B/S/150/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 9-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 1,5 m
2302010	CABLE-D 9SUB/B/S/200/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 9-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 2 m
2302023	CABLE-D 9SUB/B/S/300/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 9-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 3 m
2302036	CABLE-D 9SUB/B/S/400/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 9-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 4 m
2302049	CABLE-D 9SUB/B/S/600/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 9-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 6 m

## ► Adresse

---

Phoenix Contact GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg  
Germany  
Tel. +49 5235 3 00  
Fax +49 5235 3 1200  
<http://www.phoenixcontact.com>

© Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten