



2-facher USB-KVM-Umschalter TK-217i (V1.0R)

Mit Hilfe des 2-facher USB-KVM-Umschalter (Modell TK-217i) können Sie 2 PC- und/oder Mac-Computer über einen Satz aus Konsolengeräten ansteuern. Zwei mit DVI-, USB- und Audio-Anschlüssen ausgestattete Computer lassen sich per Tastendruck mit einem Satz aus USB-Tastatur, USB-Maus und VGA-Monitor

Es brauchen keine Treiber installiert zu werden. Stecken Sie die Umschalter einfach in die Computer. Der mit einem 1,5 Meter langen Verlängerungskabel versehene bequeme Wechselschalter kann an einem besonders leicht zugänglichen Ort benutzt werden. Hochwertige VGA-Auflösung mit bis 2048 x 1536 Bildpunkten.

Die integrierten 0,9 Meter langen Kombikabel bieten alle für die Computer benötigten USB-, und VGA-Anschlüsse. Dieser KVM-Umschalter wird über die angeschlossenen Computer mit Strom versorgt, braucht also nicht in eine Steckdose gesteckt zu werden. Laden Sie ein mit Windows oder Mac kompatibles Betriebsprogramm herunter, um Tastenkombinationen festzulegen oder automatische Abfrageintervalle zu definieren.

Informationen zum Setup

Artikelnr.	TK-217i
Produktbeschreibung	2-facher USB-KVM-Umschalter
UPC-Strichcode	710931304497
Wesentliche Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Ansteuerung von bis zu 2 PCs/Macs über einen Satz aus Konsolengeräten • 2-facher KVM-Umschalter mit VGA- und USB-Verbindungen zu Computern und Konsolengeräten • Wechselschalter lässt sich auf Arbeitsplatz in ergonomischer Position anbringen
Wesentliche Suchbegriffe	• KVM, USB, VGA, USB-KVM, 2-facher KVM, KVM-Umschaltersatz, Tastatur, Monitor, Maus, Mac, PC, Mac KVM, PC KVM
Abmessungen des Geräts	13.6 x 26.8 x 6.6 cm (6 x 11 x 3 Zoll)
Gewicht des Geräts	0.67 kg (1.47 lbs.)
Abmessungen der Verpackung	56.6 x 35 x 29.3 cm (22 x 14 x 12 Zoll)
Geräte pro Verpackung	20
Gesamtgewicht	12.15 kg (27 lbs.)
Herkunftsland	China
Verfügbarkeitsdatum	Danvar 2011
Garantie	2 Jahre Begrenzte Garantie

Druck Werbung

50 Worte	Mit Hilfe des 2-facher USB-KVM-Umschalter (Modell TK-217i) können Sie 2 PC- und/oder Mac-Computer über einen Satz aus Konsolengeräten ansteuern. Zwei mit DVI-, USB- und Audio-Anschlüssen ausgestattete Computer lassen sich per Tastendruck mit einem Satz aus USB-Tastatur, USB-Maus und VGA-Monitor. Es brauchen keine Treiber installiert zu werden. Stecken Sie die Umschalter einfach in die Computer. Der mit einem 1,5 Meter langen Verlängerungskabel versehene bequeme Wechselschalter kann an einem besonders leicht zugänglichen Ort benutzt werden. Hochwertige VGA-Auflösung mit bis 2048 x 1536 Bildpunkten.
100 Worte	Mit Hilfe des 2-facher USB-KVM-Umschalter (Modell TK-217i) können Sie 2 PC- und/oder Mac-Computer über einen Satz aus Konsolengeräten ansteuern. Zwei mit DVI-, USB- und Audio-Anschlüssen ausgestattete Computer lassen sich per Tastendruck mit einem Satz aus USB-Tastatur, USB-Maus und VGA-Monitor. Es brauchen keine Treiber installiert zu werden. Stecken Sie die Umschalter einfach in die Computer. Der mit einem 1,5 Meter langen Verlängerungskabel versehene bequeme Wechselschalter kann an einem besonders leicht zugänglichen Ort benutzt werden. Hochwertige VGA-Auflösung mit bis 2048 x 1536 Bildpunkten. Die integrierten 0,9 Meter langen Kombikabel bieten alle für die Computer benötigten USB-, und VGA-Anschlüsse. Dieser KVM-Umschalter wird über die angeschlossenen Computer mit Strom versorgt, braucht also nicht in eine Steckdose gesteckt zu werden. Laden Sie ein mit Windows oder Mac kompatibles Betriebsprogramm herunter, um Tastenkombinationen festzulegen oder automatische Abfrageintervalle zu definieren.



2-facher USB-KVM-Umschalter TK-217i (V1.0R)

Mit Hilfe des 2-facher USB-KVM-Umschalter (Modell TK-217i) können Sie 2 PC- und/oder Mac-Computer über einen Satz aus Konsolengeräten ansteuern. Zwei mit DVI-, USB- und Audio-Anschlüssen ausgestattete Computer lassen sich per Tastendruck mit einem Satz aus USB-Tastatur, USB-Maus und VGA-Monitor

Es brauchen keine Treiber installiert zu werden. Stecken Sie die Umschalter einfach in die Computer. Der mit einem 1,5 Meter langen Verlängerungskabel versehene bequeme Wechselschalter kann an einem besonders leicht zugänglichen Ort benutzt werden. Hochwertige VGA-Auflösung mit bis 2048 x 1536 Bildpunkten.

Die integrierten 0,9 Meter langen Kombikabel bieten alle für die Computer benötigten USB-, und VGA-Anschlüsse. Dieser KVM-Umschalter wird über die angeschlossenen Computer mit Strom versorgt, braucht also nicht in eine Steckdose gesteckt zu werden. Laden Sie ein mit Windows oder Mac kompatibles Betriebsprogramm herunter, um Tastenkombinationen festzulegen oder automatische Abfrageintervalle zu definieren.

Eigenschaften

- Bedienung von zwei Computern über jeweils eine Tastatur, einen Monitor und eine Maus

- Hardware auf Konsolenseite

- 1 USB 2.0-Port Typ A (Anschluss für Tastatur)
- 1 USB 2.0-Port Typ A (Anschluss für Maus)
- 1 x 15-poliger VGA HDB-Stecker (VGA Monitor Anschluss)
- LED-Anzeige des jeweils aktiven Computers
- Wechselschalter mit 1,45 m langem Verlängerungskabel

- Hardware auf Computerseite

- 2 integrierte VGA/USB-Kombinationskabel (77 cm)
- Jedes Kombinationskabel hat einen VGA- und einen USB-Anschluss

- Mit den meisten USB-Mäusen und -Tastaturen kompatibel
- Unterstützt Auflösung von bis zu 2048 x 1536 Bildpunkten
- Kompatibel mit Windows, Linux und Mac
- Für die Programmierung der Tastenkombinationen und automatischen Abfrageintervalle muss die beiliegende Software installiert werden
- Plug&Play-fähig, es braucht keine Software heruntergeladen zu werden
- Keine Stromversorgung erforderlich, Gerät wird über USB-Port des Computers mit Strom versorgt
- 2 Jahre Begrenzte Garantie


* KVM Switching Software unterstützt Mac 10.4 oder hoeher

2-facher USB-KVM-Umschalter TK-217i (V1.0R)

Technische Spezifikationen

Hardware	
Computer-Anschlüsse	• 2 Computers
USB-Schnittstelle	• Kompatibel mit USB 2.0
KVM-Kabel	• 2 integrierte VGA/USB-Kombinationskabel (Länge:77 cm, 31 Zoll)
Computer-Anschlüsse	• 2 USB-Stecker-Port Typ A • 2 VGA-Buchsen (15-polig)
Konsolen-Anschlüsse	• 1 x 15-poliger VGA HDB-Stecker • 2 USB-Buchse-Port Typ A (Anschlüsse für Maus und Tastatur)
Anwahl der Ports	• Drucktastenschalter: Windows, Mac, Linux • Hot Keys Command: Windows, Linux • KVM Switcher Software: Windows und Mac 10.4 oder höher
LED	• Computer 1 Computer 2, um Statusanzeige
Art der Stromversorgung	• Stromversorgung über USB-Schnittstelle
Abmessungen	• 89 x 64 x 25 mm (3.5 x 2.5 x 1.0 Zoll)
Gewicht	• 315 g (11.2 oz.)
Temperatur	• Betrieb: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) • Lagerung: -20° ~ 60° C (-4° ~ 140° F)
Luftfeuchtigkeit	• Max. 90% (nicht kondensierend)
Zulassungen	• CE, FCC

Illustration eines Netzwerks

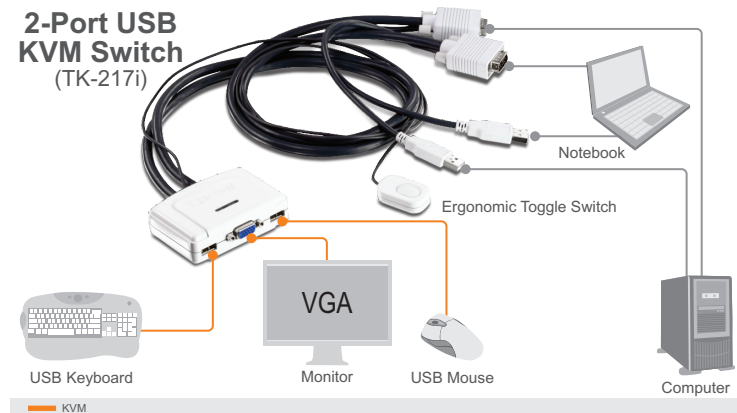

Packungsinhalt

- TK-217i
- Mehrsprachige Installationsanleitung
- CD-ROM (Dienstprogramm & Bedienungsanleitung)

Verwandte Produkte

TK-214i	2-facher DVI-USB-KVM-Umschalter mit Audiofunktion
TK-207K	2-facher USB-KVM-Umschaltersatz
TK-208K	2-facher PS/2-KVM-Umschaltersatz mit Audiofunktion

KONTAKT INFORMATIONEN

TRENDnet®

Deutschland
Fon: 49-22 25 94 75 16
Fax: 49-22 25 94 75 17

Hauptsitz
20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com