

# Telefonlampen

 
## Telephone lamps

TEL T 4,5  
TEL T 4,5

Typ Type	Socket Base	Spannung V Voltage V	Strom A Current A	Leistung W Power W
TEL	T 4,5	6	0,05	
TEL	T 4,5	12	0,04	
TEL	T 4,5	24	0,02	
TEL	T 4,5	30	0,02	
TEL	T 4,5	36	0,02	
TEL	T 4,5	48	0,02	

Lebensdauer:  
auf Anfrage

Life:  
on request





TEL T 4,6  
TEL T 4,6

TEL	T 4,6	6	0,05	
TEL	T 4,6	12	0,02	
TEL	T 4,6	12	0,04	
TEL	T 4,6	12	0,05	
TEL	T 4,6	24	0,02	
TEL	T 4,6	24	0,04	
TEL	T 4,6	30	0,02	
TEL	T 4,6	30	0,04	
TEL	T 4,6	48	0,02	
TEL	T 4,6	60	0,02	

Lebensdauer:  
auf Anfrage

  Life:  
on request





TEL T 5,5  
TEL T 5,5

TEL	T 5,5	6	0,04	
TEL	T 5,5	6	0,05	
TEL	T 5,5	6	0,20	
TEL	T 5,5	12	0,02	
TEL	T 5,5	12	0,05	
TEL	T 5,5	12	0,10	
TEL	T 5,5	24	0,02	
TEL	T 5,5	24	0,025	
TEL	T 5,5	24	0,04	

Lebensdauer:  
auf Anfrage

  Life:  
on request




Datasheets with technical informations on demand available. Im Auftragsfall liefern wir auf Wunsch ein Datenblatt.






## Telefonlampen Telephone lamps

 Lebensdauer:  
auf Anfrage  
Life:  
on request




TEL T 5,5  
TEL T 5,5

 


Typ Type	Socket Base	Spannung V Voltage V	Strom A Current A	Leistung W Power W
TEL	T 5,5	24	0,05	
TEL	T 5,5	28	0,04	
TEL	T 5,5	28	0,05	
TEL	T 5,5	30	0,02	
TEL	T 5,5	30	0,04	
TEL	T 5,5	30	0,05	
TEL	T 5,5	36	0,02	
TEL	T 5,5	36	0,025	
TEL	T 5,5	36	0,035	
TEL	T 5,5	36	0,04	
TEL	T 5,5	36	0,05	
TEL	T 5,5	48	0,02	
TEL	T 5,5	48	0,03	
TEL	T 5,5	60	0,02	

 Lebensdauer:  
auf Anfrage  
Life:  
on request



TEL T 5,5 K  
TEL T 5,5 K

 

TEL	T 5,5 K	6	0,04	
TEL	T 5,5 K	12	0,02	
TEL	T 5,5 K	12	0,05	
TEL	T 5,5 K	12	0,10	
TEL	T 5,5 K	24	0,02	
TEL	T 5,5 K	24	0,04	
TEL	T 5,5 K	24	0,05	
TEL	T 5,5 K	28	0,05	
TEL	T 5,5 K	30	0,02	
TEL	T 5,5 K	30	0,04	
TEL	T 5,5 K	30	0,05	
TEL	T 5,5 K	36	0,02	
TEL	T 5,5 K	36	0,04	
TEL	T 5,5 K	48	0,02	
TEL	T 5,5 K	60	0,02	

Weitere elektrische Werte auf Anfrage. Other electrical specifications on request.




# Telefonlampen
 
## Telephone lamps


TEL T 6,8  
TEL T 6,8




Lebensdauer:  
auf Anfrage  
Life:  
on request



Typ Type	Socket Base	Spannung V Voltage V	Strom A Current A	Leistung W Power W
TEL	T 6,8	6	0,04	
TEL	T 6,8	6	0,05	
TEL	T 6,8	6	0,20	
TEL	T 6,8	12	0,05	
TEL	T 6,8	12	0,10	
TEL	T 6,8	24	0,02	
TEL	T 6,8	24	0,025	
TEL	T 6,8	24	0,04	
TEL	T 6,8	24	0,05	
TEL	T 6,8	24	0,08	
TEL	T 6,8	28	0,045	
TEL	T 6,8	28	0,05	
TEL	T 6,8	28	0,08	
TEL	T 6,8	30	0,02	
TEL	T 6,8	30	0,025	
TEL	T 6,8	30	0,04	
TEL	T 6,8	30	0,05	
TEL	T 6,8	36	0,035	
TEL	T 6,8	36	0,05	
TEL	T 6,8	48	0,02	
TEL	T 6,8	48	0,04	
TEL	T 6,8	48	0,05	
TEL	T 6,8	60	0,02	
TEL	T 6,8	60	0,04	
TEL	T 6,8	60	0,05	
TEL	T 6,8	60	0,06	
TEL	T 6,8	70	0,02	
TEL	T 6,8	80	0,02	
TEL	T 6,8	110-130	0,02	

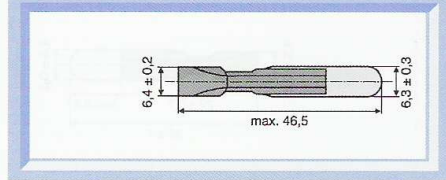

Manifestation einer  
geplanten Vorgabe.

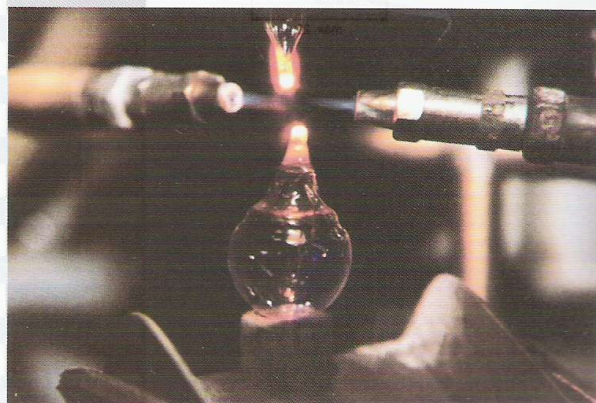

Datasheets with technical informations on demand available. Im Auftragsfall liefern wir auf Wunsch ein Datenblatt.

