
 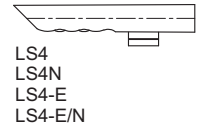



Stapelbare Ø 4 mm-Stecker

Stackable Ø 4 mm Plugs

Fiches Ø 4 mm à reprise arrière

SLS4-A SLS4-A/N SLS4-A/E SLS4-A/E/N

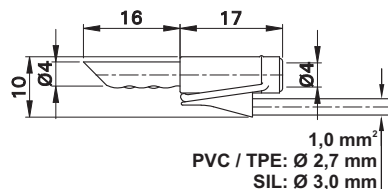

Stapelbare Ø 4 mm-Hohlstecker für die Selbstmontage von Messleitungen. Vernickelte und vergoldete Versionen. **Lötanschluss.**

Stackable Ø 4 mm hollow plugs for self-assembly of test leads. Nickel-plated and gold-plated versions available. **Solder connection.**

Fiches creuses Ø 4 mm à reprise arrière, destinées à la confection de cordons de mesure. Disponibles en versions dorée et nickelée. **Raccord à souder.**




Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche		*Farben *Couleurs *Couleurs
SLS4-A	22.2638-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 19 A	KT4-A, 22.2050- [*] / LS4 ¹⁾ , 22.1005	Au	21 22 23 24 25 29
SLS4-A/N	22.2639-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 19 A	KT4-A, 22.2050- [*] / LS4N ¹⁾ , 22.5068	Ni	21 22 23 24 25 29
SLS4-A/E	22.2640-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 19 A	KT4-A, 22.2050- [*] / LS4-E ²⁾ , 22.1200	Au	21 22 23 24 25 29
SLS4-A/E/N	22.2641-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 19 A	KT4-A, 22.2050- [*] / LS4-E/N ²⁾ , 22.1201	Ni	21 22 23 24 25 29

1) Hartkupferlegierung
2) Kupferlegierung

1) Hard-drawn copper alloy
2) Copper alloy

1) Alliage de cuivre dur
2) Alliage de cuivre

SLS4-B SLS4-B/N SLS4-B/E SLS4-B/E/N

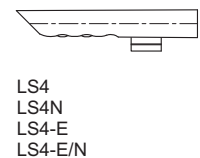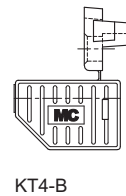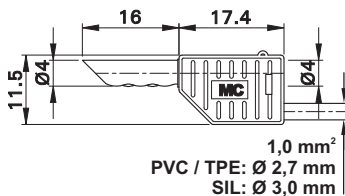

Stapelbare Ø 4 mm-Hohlstecker für die Selbstmontage von Messleitungen. Vernickelte und vergoldete Versionen. **Lötanschluss.**

Stackable Ø 4 mm hollow plugs for self-assembly of test leads. Nickel-plated and gold-plated versions available. **Solder connection.**

Fiches creuses Ø 4 mm à reprise arrière destinées à la confection de cordons de mesure. Disponibles en versions dorée et nickelée. **Raccord à souder.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche		*Farben *Couleurs *Couleurs
SLS4-B	22.2642-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 19 A	KT4-B, 22.2060- [*] / LS4 ¹⁾ , 22.1005	Au	21 22 23 24 25 29
SLS4-B/N	22.2643-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 19 A	KT4-B, 22.2060- [*] / LS4N ¹⁾ , 22.5068	Ni	21 22 23 24 25 29
SLS4-B/E	22.2644-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 19 A	KT4-B, 22.2060- [*] / LS4-E ²⁾ , 22.1200	Au	21 22 23 24 25 29
SLS4-B/E/N	22.2645-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 19 A	KT4-B, 22.2060- [*] / LS4-E/N ²⁾ , 22.1201	Ni	21 22 23 24 25 29

1) Hartkupferlegierung
2) Kupferlegierung

1) Hard-drawn copper alloy
2) Copper alloy

1) Alliage de cuivre dur
2) Alliage de cuivre