


# Spartransformator Typ PFEA 460

Art. Nr. 354292

- Für Betrieb von 230 V Geräten aus 110 V Stromnetz
- Eingang mit 1.8 m Kabel, amerikanisch, geerdeter Netzstecker
- Ausgang mit geerdetem Schukostecker
- Durchgehende Erdungsverbinding
- Rückstellbarer Überstromschutz
- HINWEIS! Keine galvanisch getrennte Wicklungen

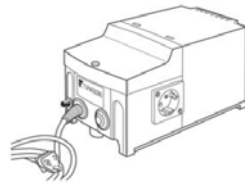

<b>Bezeichnung</b>	Spartransformator
<b>Schutzart</b>	IP 30
<b>Leistung</b>	460 VA
<b>Eingangsspannung</b>	115 VAC
<b>Ausgangsspannung</b>	230 VAC
<b>Umgebungstemperatur</b>	max. 35 °C
<b>Gewicht</b>	4.0 kg
<b>Länge</b>	207 mm
<b>Breite</b>	105 mm
<b>Höhe</b>	106 mm
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Frequenzbereich</b>	50...60 Hz
<b>Normen</b>	EN 61558-1, EN 61 558-2-13

