



LRD-01...35

Direktmontage an das Schütz mit Schraubklemmen

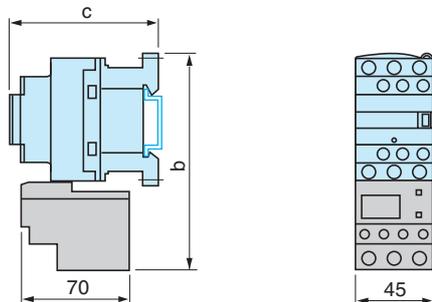

LRD-013...353

Direktmontage an das Schütz mit Federzugklemmen

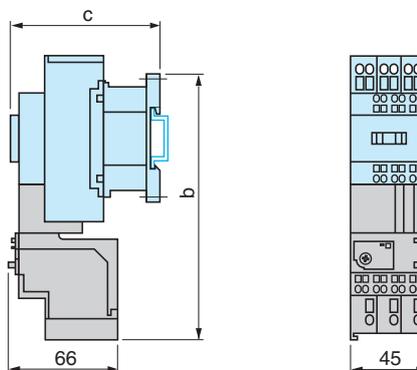


LC1-	D09...D18	D25...D38
b	123	137
c	s. Seite 1.7/154 und 1.7/155	

LC1-	D093...D383
b	168
c	s. Seite 1.7/154 und 1.7/155

LRD-3000

Direktmontage an das Schütz
LC1-D40...D95 und LP1-D40...D80

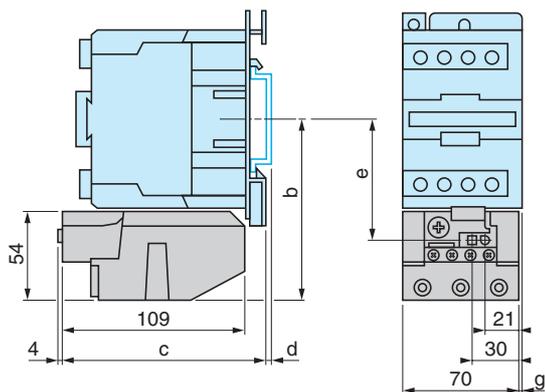

AM1-	DL201	DL200
d	7	17

	b	c	e	g (3P)	g (4P)
--	---	---	---	--------	--------

Steuerstromkreis: Wechselspannung


LC1-D40	111	119	72,4	4,5	13
LC1-D50	111	119	72,4	4,5	-
LC1-D65	111	119	72,4	4,5	13
LC1-D80	115,5	124	76,9	9,5	22
LC1-D95	115,5	124	76,9	9,5	-

Steuerstromkreis: Gleichspannung

LC1-D40, LP1-D40	111	119	72,4	4,5	13
LC1-D50	111	176	72,4	4,5	-
LC1-D65, LP1-D65	111	176	72,4	4,5	13
LC1-D80, D95, LP1-D80	115,5	179,4	76,9	9,5	22


LRD-4...

Direktmontage an das Schütz
LC1-D115 und D150

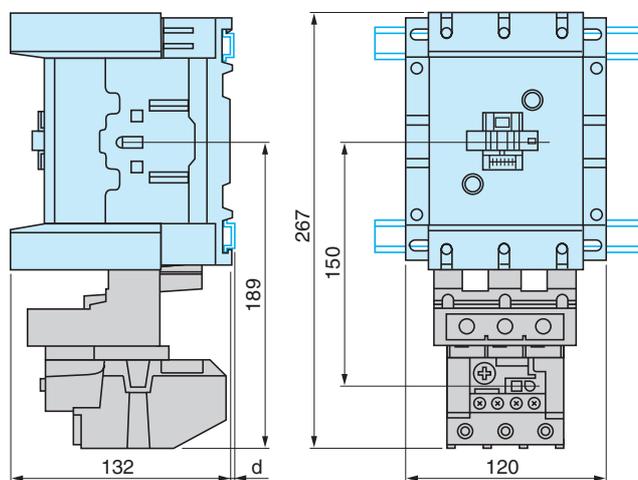

LR9-D

Direktmontage an das Schütz
LC1-D115 und D150

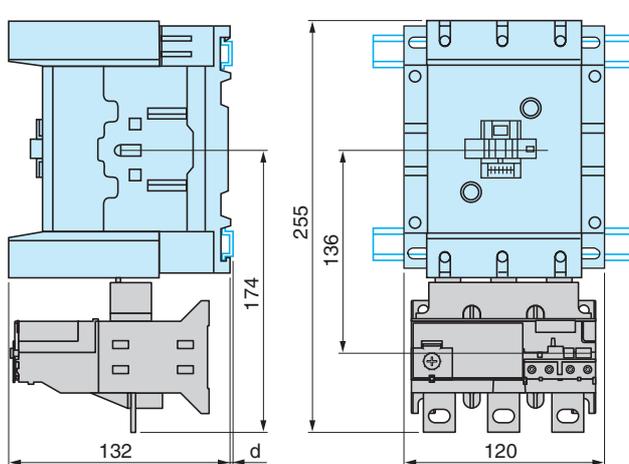



	AM1-DL200 u. DR200	AM1-DE200 u. ED...
d	2,5	10,5

	AM1-DP200 u. DR200	AM1-DE200 u. ED...
d	2,5	10,5


LRD-01...35

Einzelanstellung. Befestigungsabstand 50 mm
oder auf Profilschiene AM1-DP200 oder DE200

Einzelanstellung. Befestigungsabstand 110 mm

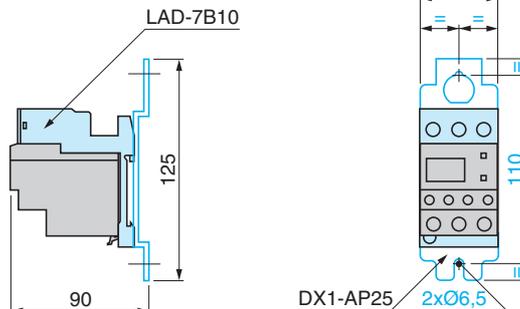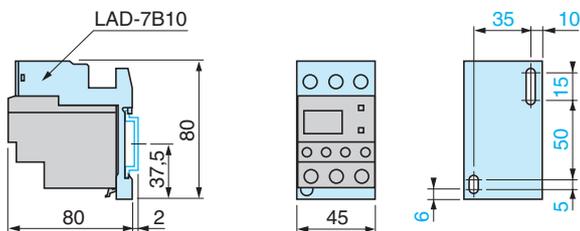

Fernausslösung oder Fernrückstellung


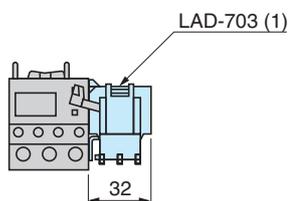


(2) Montage nur auf der rechten Seite von Relais LRD-01...35 möglich.

LR2-D15

Einzelanstellung. Befestigungsabstand 50 mm
oder auf Profilschiene AM1-DP200 oder DE200

Fernausslösung oder Fernrückstellung

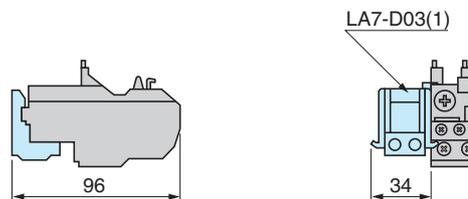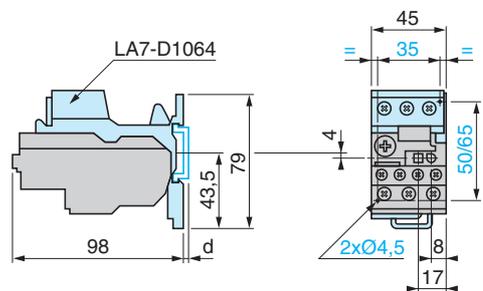



	AM1-DP200	AM1-DE200
d	2	9,5

(1) Montage auf der linken und rechten Seite des LR2-D15 möglich.

LR2-D25

Einzelanstellung. Befestigungsabstand 50 mm
oder auf Profilschiene AM1-DP200 oder DE200

Fernausslösung oder Fernrückstellung

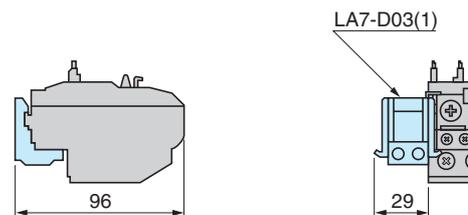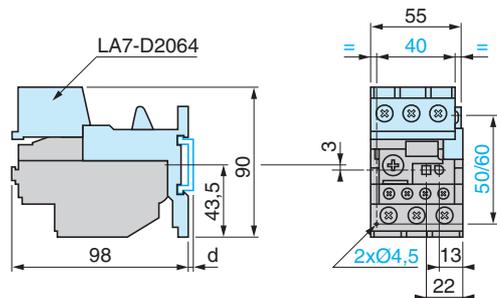


	AM1-DP200	AM1-DE200
d	2	9,5

(1) Montage auf der linken und rechten Seite des LR2-D15 möglich.

1



LRD-3●●● und LR2-D35●●

Einzelanstellung. Befestigungsabstand 50 mm oder auf Profilschiene AM1-DP200 oder DE200

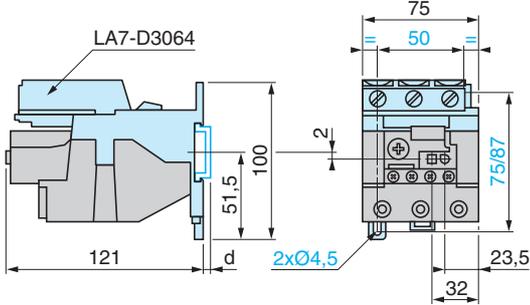

LRD-3●●●, LR2-D35●● und LR9-D

Fernausslösung oder Fernrückstellung

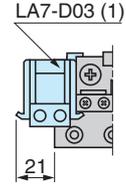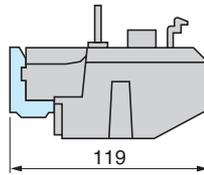


	AM1-DP200	AM1-DE200
d	2	9,5


(1) Montage auf der linken oder rechten Seite des LRD-3●●●, LR2-D35●● oder LR9-D möglich.

LR2-D und LRD-3●●●


Adapter für Frontbetätigung
LA7-D1020

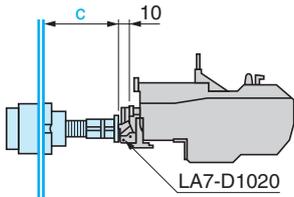

Funktion: Aus

 

Funktion: Rückstellung

 

1.9


c = einstellbar von 17...120 mm

LRD, LR2-D und LR9-D


Funktion „Rückstellung“ über Bowdenzug

LA7-D305 und LAD-7305

Montage mit gespanntem Kabel

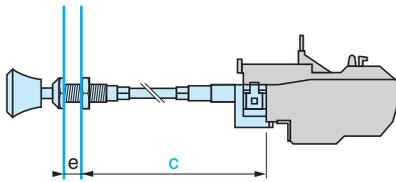


Montage mit gebogenem Kabel

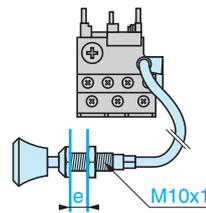


c = bis 550 mm
e = bis 20 mm

e = bis 20 mm


LRD, LR2-D und LR3-D

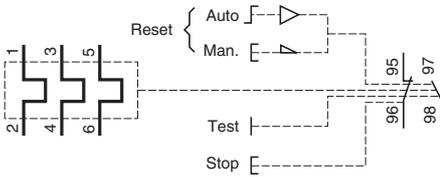

Verdrahtungsbausatz LAD-7C1, LAD-7C2

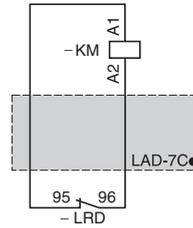


LR9-D5●●●

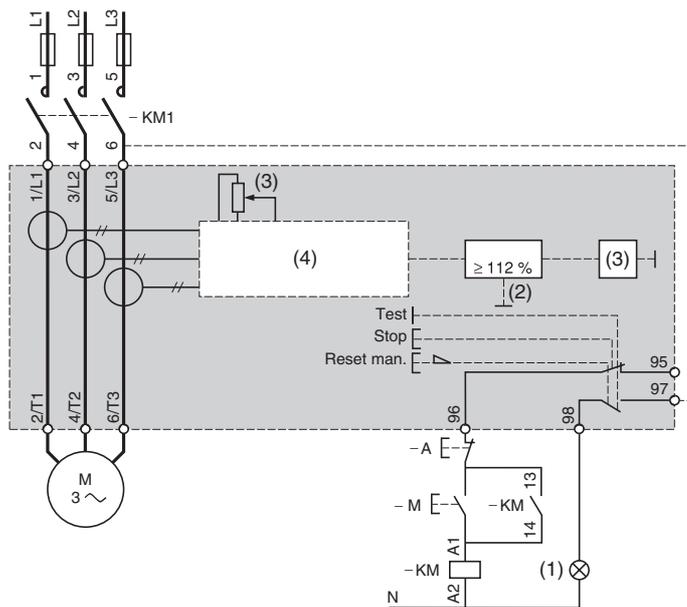

- (1) Ausgelöst
- (2) Überlast
- (3) Einstellstrom
- (4) Anwendungsspezifischer Schaltkreis

LR9-D67 und LR9-D69

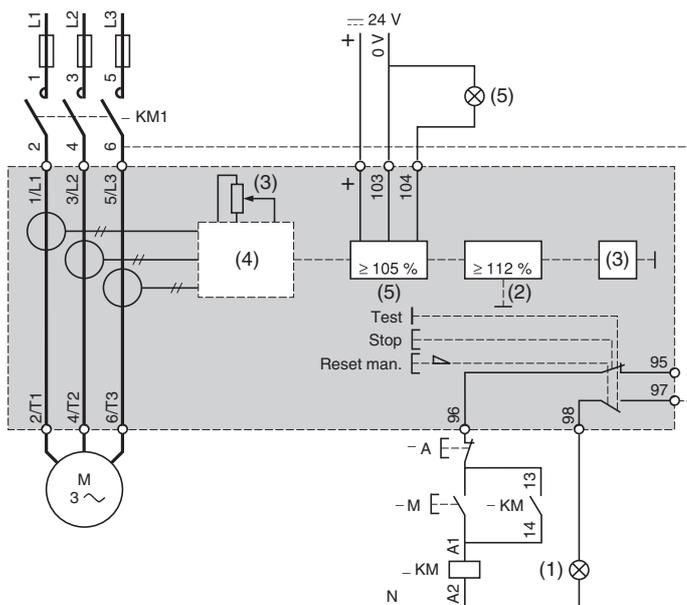

- (1) Ausgelöst
- (2) Überlast
- (3) Einstellstrom
- (4) Anwendungsspezifischer Schaltkreis
- (5) Alarm